


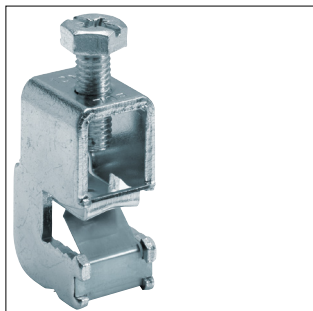

K96E

**Zaciski do szyn zbiorczych 16-70mm<sup>2</sup> Cu 20/30/40x10mm**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |

**Instalacja, montaż**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nominalny moment dokręcania | 10 - 10 Nm |
|-----------------------------|------------|

**Wymiary**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Szerokość/grubość szyny zbiorczej | 10 - 10 mm |
| Szerokość                         | 21 mm      |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 400 A |
|-----------------|-------|

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |