



LED-module met N-klem, 230 V, 0,4 mA, module-inbouwelementen, grijs

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230-250 V
Nominale spanning	250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,0004 A
-----------------	----------

Afmetingen

Hoogte	11 mm
Breedte	23 mm
Diepte	20 mm

Vermogen

Stroomverbruik	0,4 mA
----------------	--------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmodule 230 VAC
---------------	----------------------

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

Verlichting

Type lamp	Led niet uitwisselbaar
-----------	------------------------

Frequentie

Frequentie	50-60 Hz
------------	----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Verlichting	Lichtkleur koudwit
Montagewijze	Klembevestiging
Aansluitwijze	Overige


Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

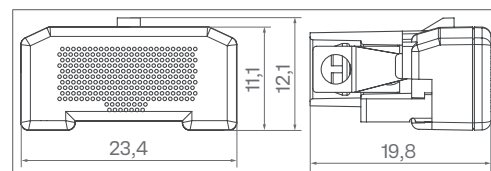

WDE1675W

