

LED-Modul mit N-Klemme, 12-48V, 0,4-0,9mA, Modul-Einsätze blau

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	12-48 V
Nennspannung	48 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	0,0009 A
-----------	----------

**Abmessungen**

Höhe	11 mm
Breite	23 mm
Tiefe	20 mm

**Leistung**

Stromaufnahme	0,9 mA
---------------	--------

**Installation, Montage**

Montage auf	Modul Einsatz 230V AC
-------------	-----------------------

**Werkstoff**

Farbe	Blau
-------	------

**Beleuchtung**

Art der Lampe	LED nicht austauschbar
---------------	------------------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Texte**

Beleuchtung	Lichtfarbe kaltweiß
Montageart	Klemmbefestigung
Anschlussart	Sonstige


**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

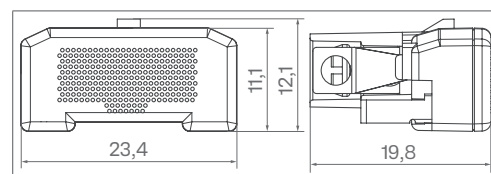

WDE1687W

