


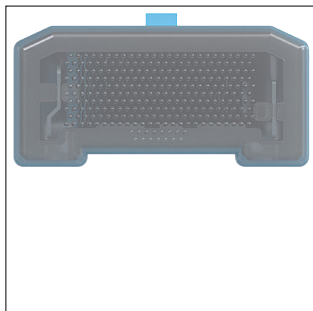

WDE1687W



Modulo LED con morsetto N, 12-48V, 0,4-0,9mA inserti modulo, blu

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	12-48 V
-------------------	---------

Corrente

Corrente nominale	0,0009 A
-------------------	----------

Serie

Altezza	11 mm
---------	-------

Larghezza	23 mm
-----------	-------

Profondità	20 mm
------------	-------

Potenza

Corrente assorbita	0,9 mA
--------------------	--------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Inserto modulo 230 V AC
--------------	-------------------------

Materiali

Colore	Blu
--------	-----

Illuminazione

Tipo di lampada	LED non sostituibile
-----------------	----------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Illuminazione	Colore luce bianco freddo
---------------	---------------------------

Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
-------------------	------------------------

Tipo di connessione	Altri
---------------------	-------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----