


WDE1687W

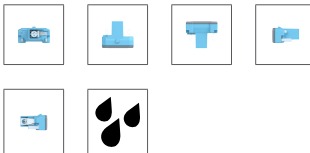

LED-module met N-klem, 12-48 V, 0,4-0,9 mA module-inbouwelementen, bl

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	12-48 V
Nominale spanning	48 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,0009 A
-----------------	----------

Afmetingen

Hoogte	11 mm
Breedte	23 mm
Diepte	20 mm

Vermogen

Stroomverbruik	0,9 mA
----------------	--------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmodule 230 VAC
---------------	----------------------

Materiaal

Kleur	Blauw
-------	-------

Verlichting

Type lamp	Led niet uitwisselbaar
-----------	------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Verlichting	Lichtkleur koudwit
Montagewijze	Klembevestiging
Aansluitwijze	Overige

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

