




WDE1680W

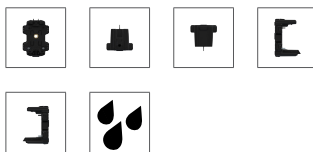

Modulo LED serie con morsetto N 230V, 0,4mA, inserti modulo, nero

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230-250 V

Corrente

Corrente nominale 0,0004 A

Serie

Altezza 11 mm

Larghezza 23 mm

Profondità 20 mm

Potenza

Corrente assorbita 0,4 mA

Installazione, montaggio

Montaggio su Inserto modulo 230 V AC

Materiali

Colore Nero

Illuminazione

Tipo di lampada LED non sostituibile

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Illuminazione Colore luce bianco freddo

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Tipo di connessione Altri

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si