




WDE1680W

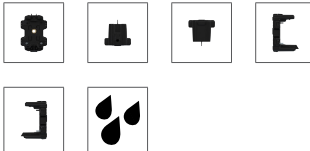

Serie LED-module met N-klem 230 V, 0,4 mA, module-inbouwelementen, zw

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 230-250 V |
| Nominale spanning | 250 V     |

##### Stroom / temperatuur

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Nominale stroom | 0,0004 A |
|-----------------|----------|

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 11 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Diepte  | 20 mm |

##### Vermogen

|                |        |
|----------------|--------|
| Stroomverbruik | 0,4 mA |
|----------------|--------|

##### Installatie, montage

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmodule 230 VAC |
|---------------|----------------------|

##### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Zwart |
|-------|-------|

##### Verlichting

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Type lamp | Led niet uitwisselbaar |
|-----------|------------------------|

##### Frequentie

|            |          |
|------------|----------|
| Frequentie | 50-60 Hz |
|------------|----------|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

##### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Verlichting   | Lichtkleur koudwit |
| Montagewijze  | Klembevestiging    |
| Aansluitwijze | Overige            |

##### Geschikt voor

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

#### Afbeeldingen | tekeningen

