


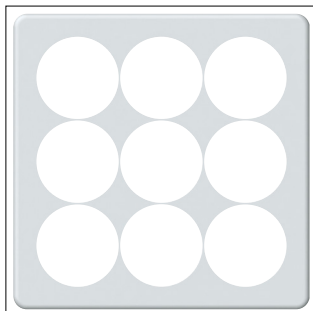

WH15911200C

origin à ENC 3x3 complet: Ligne de tête, 9x alésage d=58 fixation à 2 pts. Blanc

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	0
Nombre de modules	9

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	212 mm
Largeur	212 mm
Profondeur	5 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical Horizontal

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Conditions d'utilisation

Température de service	-25-+40 °C
------------------------	------------

Cache, porte

Type de joint de recouvrement	Couvercle simple
-------------------------------	------------------

Textes

Mode de montage	Fixation de borne
Marquage	Sans marquage
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Plaques centrales	Pour plaque centrale avec découpe Ø 58 mm

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui