


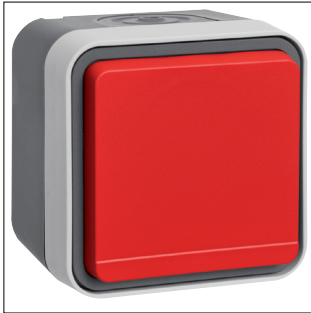

WNC190



IP55



WCD met rode deksel, tekstveld en behuizing, W.1, grijs

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Rood
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm
Diepte	63,10 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
Inbouwdiepte	0 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Deksel, deur

Type deksel	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-------------	--

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Klem	Met 2-draads Wago-verbindingsklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing

Geschikt voor

Hager cubyko	
--------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja