


WAS1412BG

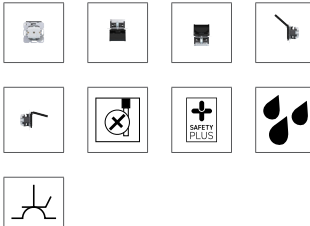

Steckdose SCHUKO, Klappd., arret. EHBS, Schr.-Kl., A.x/C.x,nachtschwarz glänz

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Leistung

| | |
|---------------------------|-----|
| Leistungsaufnahme standby | 0 W |
|---------------------------|-----|

Werkstoff

| | |
|---|--------------|
| Farbe | Nachtschwarz |
| RAL Nummer | 9005 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 33,78 % |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Höhe | 70,9 mm |
| Breite | 70,9 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |

Anschluss

| | |
|---|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Fahrstuhlklemme |
| Leiterquerschnitt | 1,0 - 2,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,0 - 2,5 mm ² |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Konnektivität

| | |
|------------------------|--|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Mit Krallenbefestigung | Ja |
| Montageart | Schraubbefestigung Krallenbefestigung |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Vorbestückt mit | Ohne |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|--|
| Deckelausführung | Selbstschließendes Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden |
|------------------|--|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP21 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
|------------------------------|------|

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

| | |
|--------------|---------------------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Verdrahtung | Durchverdrahtung möglich |
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung |

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Abbildungen | Zeichnungen

