




WAD8100C05

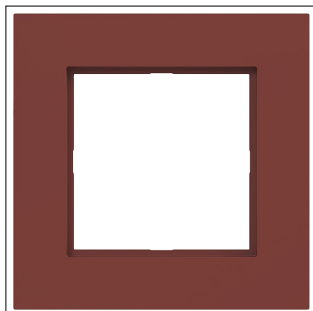

## Ram 1-fack, A.8, carmin, halvblank

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 1 |
| Antal moduler | 0 |

#### Material

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Färg                                                         | Röd         |
| Pantone-kod                                                  | 7629c       |
| Ytbehandling                                                 | Satinfinish |
| Material                                                     | Termoplast  |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 50 %        |
| Behandling                                                   | Lackad      |

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 88 mm |
| Bredd | 88 mm |
| Djup  | 10 mm |

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Installation, montering

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montering                      | Infälld montering       |
| Monteringsläge/anslutningsläge | Horisontell<br>Vertikal |

#### Säkerhet

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Kapslingsklass (IP)          | IP20                                |
| Användbar i högre IP-klasser | IP44 i kombination med tätningssats |
| Slagtålighet IK              | IK05                                |

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

#### Skydd, dörr

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Typ av lock/ram | Enkel lucka |
|-----------------|-------------|

#### Text

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Utförande | För infälld installation |
| Märkning  | Utan märkfält            |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

