




WAD8200X14V

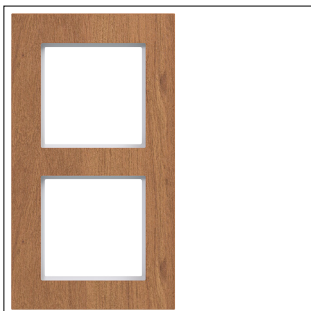

Ram 2-fack vertikal, A.8, natural wood, trä (ek)

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack	2
Antal moduler	0

Material

Färg	Ek
	2311c
Ytbehandling	Matt
Material	Trä
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	88 mm
Bredd	159 mm
Djup	10 mm

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Installation, montering

Montering	Infälld montering
Monteringsläge/anslutningsläge	Vertikal

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Skydd, dörr

Typ av lock/ram	Enkel lucka
-----------------	-------------

Text

Utförande	För infälld installation
Märkning	Utan märkfält

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

