


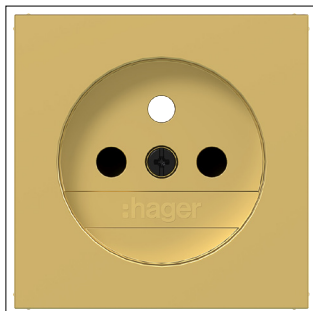

WAS7600C08

Płytką czołowa do gniazda z uziemieniem prz. st. A.x/C.x, gold, złoty metaliczny

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Gniazdo

Materiały

Kolor Złoty
Kod Pantone 8383c
Powierzchnia Metaliczny
Materiał Termoplast
Wykończenie Lakierowany

Wymiary

Wysokość 55,6 mm
Szerokość 56 mm
Głębokość 25,2 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Z soczewką Nie

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
Odporność na uderzenie IK IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół
Oznaczenie Bez pola opisowego
Osłona Bez pokrywy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Płytką czołową

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak