




WAK5010BM

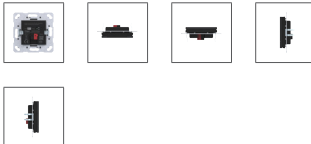

Raumcontroller KNX Secure UP, TFT, Busankoppler, A.x/C.x, nachtschwarz matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	15 mA
Stromaufnahme während des Betriebs	15 mA

Funktionen

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktor	Ja
DCF77 Empfänger integriert	Nein
Parallel Betrieb möglich	Ja
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja

Werkstoff

Werkstoff Gruppe	Kunststoff Glas
Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	9005

Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	10 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

Spannung

Hilfsspannung	0 - 0 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

