




WAK5010BM

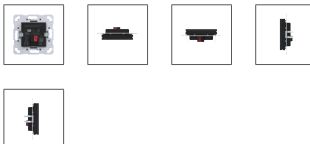

Ruimtecontroller KNX Secure, TFT, busaank., A.x/C.x, nachtzwart, mat

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	15 mA
Stroomverbruik tijdens bedrijf	15 mA

Funcities

Centrale functie-eenheid voor zender/actoren	Ja
DCF77-ontvanger geïntegreerd	Nee
Parallel bedrijf mogelijk	Ja
Met decentrale bediening	Ja

Materiaal

Materiaalgroep	Kunststof Glas
Kleur	Nachtzwart
RAL-code	9005

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	10 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

Spanning

Hulpspanning	0 - 0 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

