


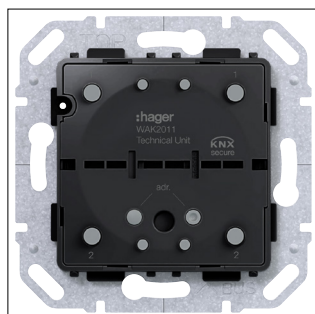

WAK2011

Insats för tryckknapp, KNX Secure, 1-vägs, A.8/C.8

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	20 mA
--	-------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
---------------------------	--------------------

Funktioner

Med temperaturgivare	Nej
----------------------	-----

Spänning

Driftspänning	21 - 32 V
---------------	-----------

Ström

Strömförbrukning	20 mA
------------------	-------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	28 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	28 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	42 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	2
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Material	Plast
Ytbehandling	Matt

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Arkitektur

Bussystem	KNX Secure
-----------	------------

Text

Funktion	KNX-funktioner: Växla, skicka värde, scenanrop
Utförande	Klämfäste Skruvanslutning för varje modulinsats med bifogad adapter i kapsling
Driftläge	Driftläget kan ställas in för persienn eller rulljalusi Driftlägen: komfort, nattreducering och frostskydd Driftlägen: Av/auto/manuell
Avsäkring	Ingen
Temperatur	Temperaturmätning via intern temperatursensor
Spänning	DC-spänningsförande

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad	Ja
---------------------------	----

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----
