




WAN7011WG

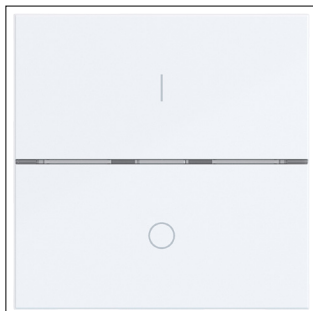

Abdeckung 1fach I/O für Taster Matter vernetzbar, A.x/C.x, lichtweiß glänzend

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

##### Werkstoff

Farbe Lichtweiß  
RAL Nummer 9016  
Glanzgrad Glänzend  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 55 mm  
Breite 55 mm  
Tiefe 8 mm

##### Kapazität

Anzahl Module 0

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

##### Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein  
Montageart Einrastfunktion

##### Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20  
Stoßfestigkeit IK IK04

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

##### Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0 - 1"  
Montageart Abdeckung für Steckbefestigung  
Beleuchtung Beleuchtbar durch Status-LED  
Abdeckung ohne Abdeckung  
Drucktaster Ja  
Wippschalter/-taster Für Wippschalter/-taster

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

##### Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja  
REACH-SVHC frei Ja  
RoHS-konform Ja