




WAN7011WM

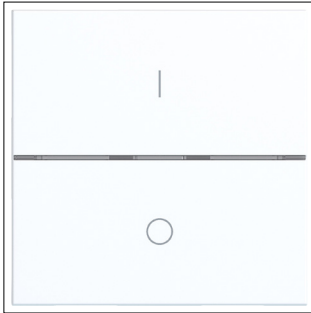

Knappsats 1 knapp, PÅ/AV, för serie A.8/C.8, vit matt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippa
---------------------	-------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Med indikator	Nej

Material

Färg	Ljusvit
RAL-kod	9016
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	8 mm

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Snäppfäste

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Ja
-------------------------------	----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK04

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Präglad	Med märkning "0 - 1"
Utförande	Skydd för snabbanslutning
Belysning	Kan bli belyst med status-LED
Tryckknapp	Ja
Vippa strömställare/ tryckknapp	Till vippströmställare/tryckknappar

Identifiering

Sammansättning	Centrum täckplatta
----------------	--------------------

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja