




WAN7011AT

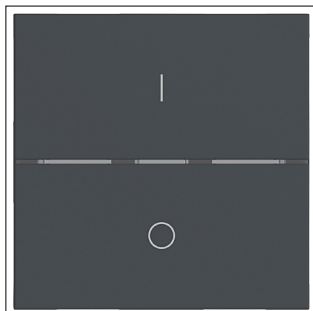

Abdeckung 1fach I/O für Taster Matter vernetzbar, A.x/C.x, anthrazit matt, lack.

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Anthrazit
RAL Nummer 7021
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 55 mm
Breite 55 mm
Tiefe 8 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein
Montageart Einrastfunktion

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
Stoßfestigkeit IK IK04

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0 - 1"
Montageart Abdeckung für Steckbefestigung
Beleuchtung Beleuchtbar durch Status-LED
Abdeckung ohne Abdeckung
Drucktaster Ja
Wippschalter/-taster Für Wippschalter/-taster

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja