




WAN7021AT

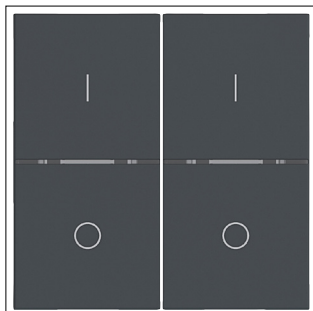

Abdeckung 2fach I/O für Taster Matter vernetzbar, A.x/C.x, anthrazit matt, lack.

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Anthrazit   |
| RAL Nummer | 7021        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert    |

##### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe  | 8 mm  |

##### Kapazität

Anzahl Module 0

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

##### Konnektivität

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein            |
| Montageart             | Einrastfunktion |

##### Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK04 |

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

##### Texte

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Aufdruck             | Mit Aufdruck "0 - 1"           |
| Montageart           | Abdeckung für Steckbefestigung |
| Beleuchtung          | Beleuchtbar durch Status-LED   |
| Abdeckung            | ohne Abdeckung                 |
| Drucktaster          | Ja                             |
| Wippschalter/-taster | Für Wippschalter/-taster       |

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

##### Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |