


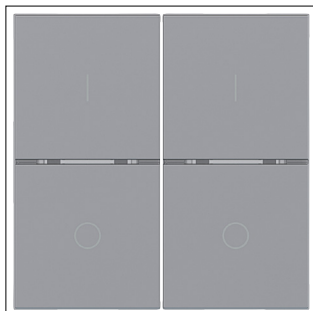

WAN7021TA

**Copertura per pulsante, 2 canali, serig. I/O, A.x/C.x, titanio****Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Materiali

Colore Titanio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Metallizzato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 8 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a incastro

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK04

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa Con stampa "0 - 1"

Tipo di montaggio Copertura per fissaggio a innesto

Illuminazione Illuminabile con LED di stato

Custodia Nessuna copertura

Pulsante Sì

Interruttore/pulsante a bilanciante Per interruttori/pulsanti a bilanciante

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì