


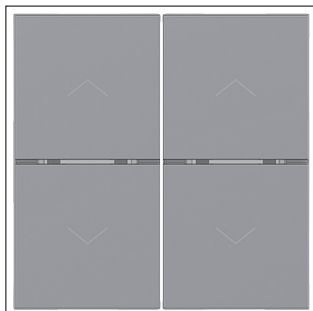

WAN7051TA



Abdeckung 2fach Pfeile für Taster Matter vernetzbar, A.x/C.x, titan matt, lack.

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Werkstoff

Farbe	Titan
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	55 mm
Tiefe	8 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Montageart	Einrastfunktion

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK04

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck Symbol Pfeile
Montageart	Abdeckung für Steckbefestigung
Beleuchtung	Beleuchtbar durch Status-LED
Abdeckung	ohne Abdeckung
Drucktaster	Ja
Wippschalter/-taster	Für Wippschalter/-taster

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja