


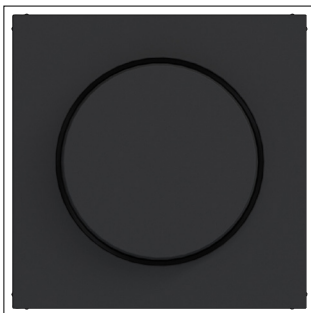

WAN7060BM

Centrumbricka vriddimmer, för serie A.8, svart matt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Styr/manöverelement | Roterande |
|---------------------|-----------|

Kontroller och indikatorer

|               |   |
|---------------|---|
| Antal knappar | 1 |
|---------------|---|

Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Svart      |
|              | 9005       |
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | Plast      |
| Behandling   | Obehandlad |

Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 55 mm  |
| Bredd | 55 mm  |
| Djup  | 8,5 mm |

Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

Anslutning

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan |
| Typ av montering          | Klor |

Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
|-------------------------------|-----|

Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Identifiering

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Sammansättning | Centrum täckplatta |
|----------------|--------------------|

Lämplig för

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

