


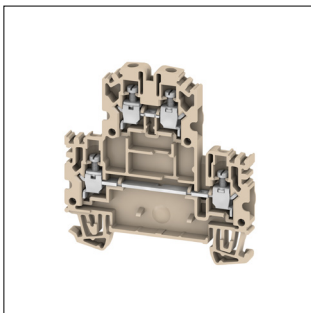

KR025LM

Klema za fazu 2,5mm², dvospratna, siva

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja I _n	24 A
-------------------------------	------

Dimenzije

Visina	61 mm
Širina	5,1 mm
Dubina	62 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 4 mm ²

Materijali

Boja	Bež
Materijal	Termoplastika

Povezivost

Vrsta veze	Vijčani spoj
------------	--------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da