


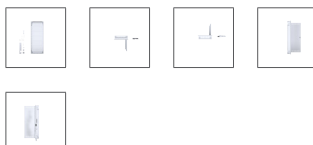

VU603NWH



Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Внутрішня установка

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Потужність

Максимальні втрати потужності на шафу за $\Delta T=20K$ 22,50 W

Обладнання

Кількість рейок 3

Кількість рядів щита 3

Кількість секцій по ширині 1

Із замком Ні

Має нейтральну клемну колодку Так

Емність

Кількість модулів 36

Кількість півмодулів терміналів на рейці 72

Функції

3 вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота 880,50 mm

Ширина 348 mm

Глибина 880,50 mm

Вбудована висота 865 mm

Вбудована ширина 314 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 1

Розміри

Вбудована глибина 89 mm

Кришка, дверцята

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 12

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні

Матеріали

Матеріал Пластик

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

Матеріал монтажної пластини Метал

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення Так

Має монтажну пластину Так

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету Так

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----