


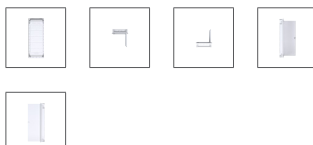

VU60NC



Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 5 rader med 12 moduler per rad (60m)

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 400 - 400 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$ 27 W

Utrustning

Antal skenor 5

Antal rader 5

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Ja

Kapacitet

Antal moduler 60

Antal halva moduls anslutningar per skena 120

Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 880,50 mm

Bredd 348 mm

Djup 880,50 mm

Infällnadshöjd 865 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar 1

Dimensioner

Infällnadsbredd 314 mm

Skydd, dörr

Antal lås 0

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 89 mm

Antal breddenheter 12

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent Nej

Dörtyp skåp Enkeldörr

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Material

Material Plast

RAL-kod 9010

Färg Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock Ja

Har monteringsplatta Nej

Material

Resistent mot ultraviolettt ljus	Nej
----------------------------------	-----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
-------------	--------------------

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Låstyp	Snäpplås Utan lås
--------	----------------------

Glödtråds test	650 °C
----------------	--------

Skyddsklass med dörr	IP30
----------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----
