


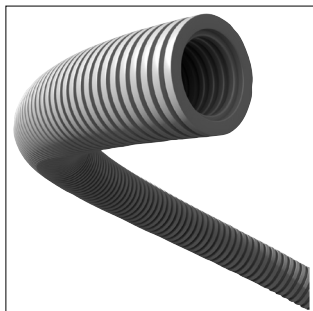

B34850

**Gaine ICTA 3422 Sevvo CLASSIC+ recyclé diamètre 50 sans tire-fil grise**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Diamètre           | 50 mm    |
| Longueur           | 50000 mm |
| Diamètre extérieur | 50 mm    |
| Diamètre intérieur | 41,2 mm  |

**Matière**

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Matériau                                                        | Polypropylène (PP) |
| Couleur                                                         | Gris               |
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 50 %               |
| Résistant au rayonnement ultra-violet                           | Oui                |
| Code RAL                                                        | 7011               |
| Couleur du produit                                              | Gris fer           |

**Equipement**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Avec tire-fil       | Non |
| Résistant à l'huile | Non |

**Installation, montage**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Revêtement intérieur lubrifié | Non |
|-------------------------------|-----|

**Fonctions mécaniques**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Classe de résistance à l'écrasement | 3 (moyen, 750 N) |
|-------------------------------------|------------------|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

**Sécurité**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Test au fil incandescent | 750 °C |
| Inflammable              | Non    |

**Configuration**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type de mur | Simple paroi |
|-------------|--------------|

**Forme**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Rainuré le long | Non |
|-----------------|-----|

**Durabilité**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|