


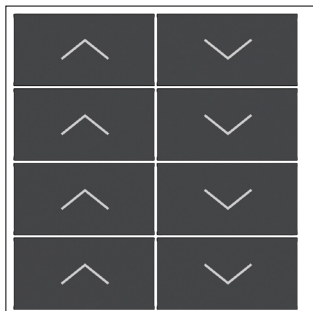

WAK7158BM

Tryckknapp KNX Secure, 8-vägs, UPP/NER, för serie A.8/C.8, svart matt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Centralplatta
---------------------	---------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	8
Med indikator	Ja

Material

Färg	Natt svart
RAL-kod	9005
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	12,3 mm
Bredd	55 mm
Djup	3,9 mm

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Klor

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK04

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Text

Präglad	Medpräglade pilsymboler
Utförande	Skydd för snabbanslutning

Identifiering

Sammansättning	Centrum täckplatta
----------------	--------------------

Lämplig för

A.1 / A.8	
-----------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja